

[Tous les Produits](#) / [Composants Optiques](#) / [Miroirs Optiques](#) / [Miroirs Plans](#) / [Miroirs en Verre Flotté](#)

TECHSPEC® Miroirs de Première Surface




- Différentes tailles et formes disponibles
- Traitement d'aluminium amélioré, d'or protégé et d'argent protégé pour une réflectivité élevée de 450 à 10.000 nm
- [Contactez-nous](#) pour obtenir des tailles sur mesure

Spécifications

Propriétés optiques

Planéité de Surface (P-V):	4 - 6λ	Substrat:	Float Glass
Qualité de Surface:	60-40	Type de Traitement:	Metal

Informations techniques

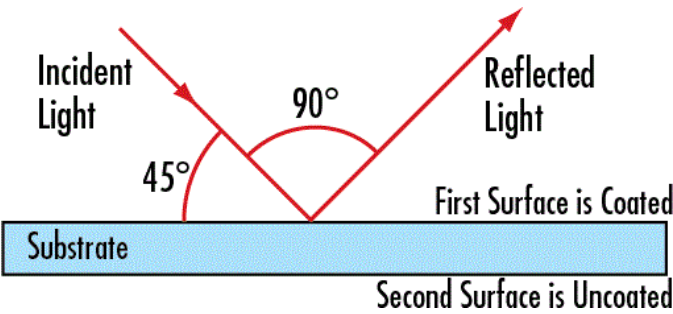

Produits

Dia. (mm)	Dimensions (mm)	Épaisseur (mm)	Traitement	Spécification du Traitement	Planéité de Surface (P-V)	Numéro de Stock	Prix	Achat
5.00	-	2.00	Enhanced Aluminum (450- 650nm)	$R_{avg} \geq 95\% @$ 450 - 650nm @ 45°	4 - 6λ	#32-940	€26,27 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	6.0 x 6.0	2.00	Enhanced Aluminum (450- 650nm)	$R_{avg} \geq 95\% @$ 450 - 650nm @ 45°	4 - 6λ	#43-866	€26,27 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	6.0 x 8.5	2.00	Enhanced Aluminum (450- 650nm)	$R_{avg} \geq 95\% @$ 450 - 650nm @ 45°	4 - 6λ	#43-867	€26,27 Prix sur Quantité	20+ In Stock
6.35	-	2.00	Enhanced Aluminum (450- 650nm)	$R_{avg} \geq 95\% @$ 450 - 650nm @ 45°	4 - 6λ	#45-610	€26,27 Prix sur Quantité	Contact
10.00	-	2.00	Enhanced Aluminum (450- 650nm)	$R_{avg} \geq 95\% @$ 450 - 650nm @ 45°	4 - 6λ	#32-941	€26,27 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	10.0 x 10.0	2.00	Enhanced Aluminum (450- 650nm)	$R_{avg} \geq 95\% @$ 450 - 650nm @ 45°	4 - 6λ	#45-517	€26,27 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	10.0 x 14.0	2.00	Enhanced Aluminum (450- 650nm)	$R_{avg} \geq 95\% @$ 450 - 650nm @ 45°	4 - 6λ	#48-449	€26,27 Prix sur Quantité	20+ In Stock
12.50	-	2.00	Enhanced Aluminum (450- 650nm)	$R_{avg} \geq 95\% @$ 450 - 650nm @ 45°	4 - 6λ	#32-942	€26,27 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	12.5 x 12.5	2.00	Enhanced Aluminum (450- 650nm)	$R_{avg} \geq 95\% @$ 450 - 650nm @ 45°	4 - 6λ	#43-790	€26,27 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	12.5 x 17.5	2.00	Enhanced Aluminum (450- 650nm)	$R_{avg} \geq 95\% @$ 450 - 650nm @ 45°	4 - 6λ	#43-869	€26,27 Prix sur Quantité	20+ In Stock
12.70	-	2.00	Enhanced Aluminum (450- 650nm)	$R_{avg} \geq 95\% @$ 450 - 650nm @ 45°	4 - 6λ	#83-483	€26,27 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	12.7 x 12.7	2.00	Enhanced Aluminum (450- 650nm)	$R_{avg} \geq 95\% @$ 450 - 650nm @ 45°	4 - 6λ	#83-484	€26,27 Prix sur Quantité	15 In Stock

15.00	-	3.00	Enhanced Aluminum (450-650nm)	$R_{avg} \geq 95\%$ @ 45°	4 - 6λ	#32-943	€26,27 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	15.0 x 15.0	3.00	Enhanced Aluminum (450-650nm)	$R_{avg} \geq 95\%$ @ 45°	4 - 6λ	#43-870	€26,27 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	15.0 x 21.0	3.00	Enhanced Aluminum (450-650nm)	$R_{avg} \geq 95\%$ @ 45°	4 - 6λ	#43-871	€26,27 Prix sur Quantité	20+ In Stock
18.00	-	3.00	Enhanced Aluminum (450-650nm)	$R_{avg} \geq 95\%$ @ 45°	4 - 6λ	#45-521	€26,27 Prix sur Quantité	12 In Stock
20.00	-	3.00	Enhanced Aluminum (450-650nm)	$R_{avg} \geq 95\%$ @ 45°	4 - 6λ	#32-944	€28,58 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	20.0 x 20.0	3.00	Enhanced Aluminum (450-650nm)	$R_{avg} \geq 95\%$ @ 45°	4 - 6λ	#43-872	€28,58 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	20.0 x 28.0	3.00	Enhanced Aluminum (450-650nm)	$R_{avg} \geq 95\%$ @ 45°	4 - 6λ	#43-873	€28,58 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.00	-	3.00	Enhanced Aluminum (450-650nm)	$R_{avg} \geq 95\%$ @ 45°	4 - 6λ	#32-945	€28,58 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	25.0 x 25.0	3.00	Enhanced Aluminum (450-650nm)	$R_{avg} \geq 95\%$ @ 45°	4 - 6λ	#43-792	€28,58 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	25.0 x 35.0	3.00	Enhanced Aluminum (450-650nm)	$R_{avg} \geq 95\%$ @ 45°	4 - 6λ	#43-875	€28,58 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.40	-	3.00	Enhanced Aluminum (450-650nm)	$R_{avg} \geq 95\%$ @ 45°	4 - 6λ	#83-485	€28,58 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	25.4 x 25.4	3.00	Enhanced Aluminum (450-650nm)	$R_{avg} \geq 95\%$ @ 45°	4 - 6λ	#83-486	€28,58 Prix sur Quantité	20+ In Stock
30.00	-	3.00	Enhanced Aluminum (450-650nm)	$R_{avg} \geq 95\%$ @ 45°	4 - 6λ	#46-025	€32,96 Prix sur Quantité	20+ In Stock
35.00	-	3.00	Enhanced Aluminum (450-650nm)	$R_{avg} \geq 95\%$ @ 45°	4 - 6λ	#46-027	€32,96 Prix sur Quantité	Contact

-	35.0 x 35.0	3.00	Enhanced Aluminum (450-650nm)	$R_{avg} \geq 95\% @ 45^\circ$ 450 - 650nm @ 45°	4 - 6λ	#45-519	€32,96 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	35.0 x 50.0	3.00	Enhanced Aluminum (450-650nm)	$R_{avg} \geq 95\% @ 45^\circ$ 450 - 650nm @ 45°	4 - 6λ	#48-450	€32,96 Prix sur Quantité	20+ In Stock
38.10	-	3.00	Enhanced Aluminum (450-650nm)	$R_{avg} \geq 95\% @ 45^\circ$ 450 - 650nm @ 45°	4 - 6λ	#83-487	€32,96 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	38.1 x 38.1	3.00	Enhanced Aluminum (450-650nm)	$R_{avg} \geq 95\% @ 45^\circ$ 450 - 650nm @ 45°	4 - 6λ	#83-488	€32,96 Prix sur Quantité	20+ In Stock
40.00	-	3.00	Enhanced Aluminum (450-650nm)	$R_{avg} \geq 95\% @ 45^\circ$ 450 - 650nm @ 45°	4 - 6λ	#45-612	€42,23 Prix sur Quantité	20+ In Stock
50.00	-	3.00	Enhanced Aluminum (450-650nm)	$R_{avg} \geq 95\% @ 45^\circ$ 450 - 650nm @ 45°	4 - 6λ	#45-614	€42,23 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	50.0 x 50.0	3.00	Enhanced Aluminum (450-650nm)	$R_{avg} \geq 95\% @ 45^\circ$ 450 - 650nm @ 45°	4 - 6λ	#43-876	€42,23 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	50.0 x 75.0	3.00	Enhanced Aluminum (450-650nm)	$R_{avg} \geq 95\% @ 45^\circ$ 450 - 650nm @ 45°	4 - 6λ	#48-451	€42,23 Prix sur Quantité	20+ In Stock
50.80	-	3.00	Enhanced Aluminum (450-650nm)	$R_{avg} \geq 95\% @ 45^\circ$ 450 - 650nm @ 45°	4 - 6λ	#83-489	€42,23 Prix sur Quantité	7 In Stock
-	50.8 x 50.8	3.00	Enhanced Aluminum (450-650nm)	$R_{avg} \geq 95\% @ 45^\circ$ 450 - 650nm @ 45°	4 - 6λ	#83-490	€42,23 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	60.0 x 85.0	3.00	Enhanced Aluminum (450-650nm)	$R_{avg} \geq 95\% @ 45^\circ$ 450 - 650nm @ 45°	4 - 6λ	#64-410	€50,99 Prix sur Quantité	20+ In Stock
75.00	-	3.00	Enhanced Aluminum (450-650nm)	$R_{avg} \geq 95\% @ 45^\circ$ 450 - 650nm @ 45°	4 - 6λ	#45-616	€50,99 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	75.0 x 75.0	3.00	Enhanced Aluminum (450-650nm)	$R_{avg} \geq 95\% @ 45^\circ$ 450 - 650nm @ 45°	4 - 6λ	#48-452	€50,99 Prix sur Quantité	1 In Stock
-	75.0 x 100.0	3.00	Enhanced Aluminum (450-650nm)	$R_{avg} \geq 95\% @ 45^\circ$ 450 - 650nm @ 45°	4 - 6λ	#48-453	€50,99 Prix sur Quantité	20+ In Stock

76.20	-	3.00	Enhanced Aluminum (450-650nm)	$R_{avg} \geq 95\%$ @ 450 - 650nm @ 45°	4 - 6λ	#83-491	€50,99 Prix sur Quantité	14 In Stock
-	76.2 x 76.2	3.00	Enhanced Aluminum (450-650nm)	$R_{avg} \geq 95\%$ @ 450 - 650nm @ 45°	4 - 6λ	#83-492	€50,99 Prix sur Quantité	20+ In Stock
100.00	-	3.00	Enhanced Aluminum (450-650nm)	$R_{avg} \geq 95\%$ @ 450 - 650nm @ 45°	4 - 6λ	#18-920	€59,23 Prix sur Quantité	Contact
-	100.00 x 100.00	3.00	Enhanced Aluminum (450-650nm)	$R_{avg} \geq 95\%$ @ 450 - 650nm @ 45°	4 - 6λ	#18-922	€59,23 Prix sur Quantité	Contact
101.60	-	3.00	Enhanced Aluminum (450-650nm)	$R_{avg} \geq 95\%$ @ 450 - 650nm @ 45°	4 - 6λ	#18-924	€59,23 Prix sur Quantité	9 In Stock
-	101.60 x 101.60	3.00	Enhanced Aluminum (450-650nm)	$R_{avg} \geq 95\%$ @ 450 - 650nm @ 45°	4 - 6λ	#18-926	€59,23 Prix sur Quantité	10 In Stock
125.00	-	3.00	Enhanced Aluminum (450-650nm)	$R_{avg} \geq 95\%$ @ 450 - 650nm @ 45°	4 - 6λ	#18-928	€76,22 Prix sur Quantité	4 In Stock
-	125.00 x 125.00	3.00	Enhanced Aluminum (450-650nm)	$R_{avg} \geq 95\%$ @ 450 - 650nm @ 45°	4 - 6λ	#18-930	€76,22 Prix sur Quantité	6 In Stock
127.00	-	3.00	Enhanced Aluminum (450-650nm)	$R_{avg} \geq 95\%$ @ 450 - 650nm @ 45°	4 - 6λ	#18-932	€76,22 Prix sur Quantité	3 In Stock
-	127.00 x 127.00	3.00	Enhanced Aluminum (450-650nm)	$R_{avg} \geq 95\%$ @ 450 - 650nm @ 45°	4 - 6λ	#18-934	€76,22 Prix sur Quantité	20+ In Stock
150.00	-	3.00	Enhanced Aluminum (450-650nm)	$R_{avg} \geq 95\%$ @ 450 - 650nm @ 45°	4 - 6λ	#19-349	€94,76 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	150.00 x 150.00	3.00	Enhanced Aluminum (450-650nm)	$R_{avg} \geq 95\%$ @ 450 - 650nm @ 45°	4 - 6λ	#19-350	€94,76 Prix sur Quantité	12 In Stock
200.00	-	3.00	Enhanced Aluminum (450-650nm)	$R_{avg} \geq 95\%$ @ 450 - 650nm @ 45°	4 - 6λ	#19-351	€125,66 Prix sur Quantité	11 In Stock
-	200.00 x 200.00	3.00	Enhanced Aluminum (450-650nm)	$R_{avg} \geq 95\%$ @ 450 - 650nm @ 45°	4 - 6λ	#19-352	€125,66 Prix sur Quantité	13 In Stock

5.00	-	2.00	Protected Gold (700-10000nm)	R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#43-728	€41,72 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	6.0 x 6.0	2.00	Protected Gold (700-10000nm)	R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#43-877	€41,72 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	6.0 x 8.5	2.00	Protected Gold (700-10000nm)	R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#43-878	€41,72 Prix sur Quantité	20+ In Stock
6.35	-	2.00	Protected Gold (700-10000nm)	R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#45-611	€41,72 Prix sur Quantité	20+ In Stock
10.00	-	2.00	Protected Gold (700-10000nm)	R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#43-729	€41,72 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	10.0 x 10.0	2.00	Protected Gold (700-10000nm)	R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#45-518	€41,72 Prix sur Quantité	4 In Stock
-	10.0 x 14.0	2.00	Protected Gold (700-10000nm)	R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#48-454	€41,72 Prix sur Quantité	16 In Stock
12.50	-	2.00	Protected Gold (700-10000nm)	R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#43-730	€41,72 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	12.5 x 12.5	2.00	Protected Gold (700-10000nm)	R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#43-791	€41,72 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	12.5 x 17.5	2.00	Protected Gold (700-10000nm)	R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#43-880	€41,72 Prix sur Quantité	9 In Stock
12.70	-	2.00	Protected Gold (700-10000nm)	R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#83-493	€41,72 Prix sur Quantité	Contact

-	12.7 x 12.7	2.00	Protected Gold (700-10000nm)	R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#83-494	€41,72 Prix sur Quantité	Contact
15.00	-	3.00	Protected Gold (700-10000nm)	R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#43-731	€41,72 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	15.0 x 15.0	3.00	Protected Gold (700-10000nm)	R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#43-881	€41,72 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	15.0 x 21.0	3.00	Protected Gold (700-10000nm)	R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#43-882	€41,72 Prix sur Quantité	20+ In Stock
18.00	-	2.00	Protected Gold (700-10000nm)	R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#45-522	€41,72 Prix sur Quantité	20+ In Stock
20.00	-	3.00	Protected Gold (700-10000nm)	R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#43-732	€49,44 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	20.0 x 20.0	3.00	Protected Gold (700-10000nm)	R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#43-883	€49,44 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	20.0 x 28.0	3.00	Protected Gold (700-10000nm)	R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#43-884	€49,44 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.00	-	3.00	Protected Gold (700-10000nm)	R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#43-733	€49,44 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	25.0 x 25.0	3.00	Protected Gold (700-10000nm)	R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#43-793	€49,44 Prix sur Quantité	14 In Stock
-	25.0 x 35.0	3.00	Protected Gold (700-10000nm)	R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#43-886	€49,44 Prix sur Quantité	20+ In Stock

25.40	-	3.00	Protected Gold (700-10000nm)	R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#83-495	€49,44 Prix sur Quantité	1 In Stock
-	25.4 x 25.4	3.00	Protected Gold (700-10000nm)	R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#83-496	€49,44 Prix sur Quantité	2 In Stock
30.00	-	3.00	Protected Gold (700-10000nm)	R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#46-026	€77,77 Prix sur Quantité	11 In Stock
35.00	-	3.00	Protected Gold (700-10000nm)	R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#46-028	€77,77 Prix sur Quantité	17 In Stock
-	35.0 x 35.0	3.00	Protected Gold (700-10000nm)	R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#45-520	€77,77 Prix sur Quantité	14 In Stock
-	35.0 x 50.0	3.00	Protected Gold (700-10000nm)	R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#48-455	€77,77 Prix sur Quantité	20+ In Stock
38.10	-	3.00	Protected Gold (700-10000nm)	R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#83-497	€77,77 Prix sur Quantité	5 In Stock
-	38.1 x 38.1	3.00	Protected Gold (700-10000nm)	R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#83-498	€77,77 Prix sur Quantité	20+ In Stock
40.00	-	3.00	Protected Gold (700-10000nm)	R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#45-613	€91,16 Prix sur Quantité	5 In Stock
50.00	-	3.00	Protected Gold (700-10000nm)	R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#45-615	€91,16 Prix sur Quantité	1 In Stock
-	50.0 x 50.0	3.00	Protected Gold (700-10000nm)	R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#43-887	€91,16 Prix sur Quantité	20+ In Stock

-	50.0 x 75.0	3.00	Protected Gold (700-10000nm)	R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#48-456	€91,16 Prix sur Quantité	Contact
50.80	-	3.00	Protected Gold (700-10000nm)	R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#83-499	€91,16 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	50.8 x 50.8	3.00	Protected Gold (700-10000nm)	R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#83-500	€91,16 Prix sur Quantité	2 In Stock
-	60.0 x 85.0	3.00	Protected Gold (700-10000nm)	R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#64-411	€120,51 Prix sur Quantité	20+ In Stock
75.00	-	3.00	Protected Gold (700-10000nm)	R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#45-617	€120,51 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	75.0 x 75.0	3.00	Protected Gold (700-10000nm)	R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#48-457	€120,51 Prix sur Quantité	14 In Stock
-	75.0 x 100.0	3.00	Protected Gold (700-10000nm)	R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#48-458	€120,51 Prix sur Quantité	13 In Stock
76.20	-	3.00	Protected Gold (700-10000nm)	R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#83-501	€120,51 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	76.2 x 76.2	3.00	Protected Gold (700-10000nm)	R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#83-502	€120,51 Prix sur Quantité	5 In Stock
100.00	-	3.00	Protected Gold (700-10000nm)	R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#22-431	€280,16 Prix sur Quantité	3 In Stock
-	100.0 x 100.0	3.00	Protected Gold (700-10000nm)	R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#22-432	€280,16 Prix sur Quantité	2 In Stock

[#71-427 Nouveau](#)



Nouveau

Lancé sur
notre site
Web
avant d
être
publié au
nouveau
catalogue.
Soyez le
premier à
en profiter
!

-	100.00 x 140.00	3.00	Protected Silver (450- 10000nm)	R _{avg} >98% @ 450 - 800nm @ 0° AOI R _{avg} >98.5% @ 2000 - 10,000nm @ 0° AOI	4 - 6λ		€271,92 Prix sur Quantité	4 In Stock
-	85.00 x 120.00	3.00	Protected Silver (450- 10000nm)	R _{avg} >98% @ 450 - 800nm @ 0° AOI R _{avg} >98.5% @ 2000 - 10,000nm @ 0° AOI	4 - 6λ	#71-426	€217,33 Prix sur Quantité	5 In Stock
-	50.0 x 75.0	3.00	Protected Silver (450- 10000nm)	R _{avg} >98% @ 450 - 2000nm R _{avg} >98% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#89-496	€50,99 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	50.0 x 50.0	3.00	Protected Silver (450- 10000nm)	R _{avg} >98% @ 450 - 2000nm R _{avg} >98% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#89-495	€50,99 Prix sur Quantité	20+ In Stock
50.00	-	3.00	Protected Silver (450- 10000nm)	R _{avg} >98% @ 450 - 2000nm R _{avg} >98% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#89-494	€50,99 Prix sur Quantité	17 In Stock
-	40.00 x 57.50	3.00	Protected Silver (450- 10000nm)	R _{avg} >98% @ 450 - 800nm @ 0° AOI R _{avg} >98.5% @ 2000 - 10,000nm @ 0° AOI	4 - 6λ	#71-424	€70,56 Prix sur Quantité	7 In Stock
-	35.0 x 50.0	3.00	Protected Silver (450- 10000nm)	R _{avg} >98% @ 450 - 2000nm R _{avg} >98% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#89-490	€39,40 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	35.0 x 35.0	3.00	Protected Silver (450- 10000nm)	R _{avg} >98% @ 450 - 2000nm R _{avg} >98% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#89-489	€39,40 Prix sur Quantité	20+ In Stock

35.00	-	3.00	Protected Silver (450-10000nm)	R _{avg} >98% @ 450 - 2000nm R _{avg} >98% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#89-488	€39,40 Prix sur Quantité	20+ In Stock
#71-423 Nouveau								
Nouveau Lancé sur notre site Web avant d'être publié au nouveau catalogue. Soyez le premier à en profiter !								
-	30.00 x 42.00	3.00	Protected Silver (450-10000nm)	R _{avg} >98% @ 450 - 800nm @ 0° AOI R _{avg} >98.5% @ 2000 - 10,000nm @ 0° AOI	4 - 6λ		€50,99 Prix sur Quantité	11 In Stock
30.00	-	3.00	Protected Silver (450-10000nm)	R _{avg} >98% @ 450 - 2000nm R _{avg} >98% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#89-487	€39,40 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	25.0 x 35.0	3.00	Protected Silver (450-10000nm)	R _{avg} >98% @ 450 - 2000nm R _{avg} >98% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#89-484	€34,51 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	25.0 x 25.0	3.00	Protected Silver (450-10000nm)	R _{avg} >98% @ 450 - 2000nm R _{avg} >98% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#89-483	€34,51 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.00	-	3.00	Protected Silver (450-10000nm)	R _{avg} >98% @ 450 - 2000nm R _{avg} >98% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#89-482	€34,51 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	20.0 x 28.0	3.00	Protected Silver (450-10000nm)	R _{avg} >98% @ 450 - 2000nm R _{avg} >98% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#89-481	€34,51 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	20.0 x 20.0	3.00	Protected Silver (450-10000nm)	R _{avg} >98% @ 450 - 2000nm R _{avg} >98% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#89-480	€34,51 Prix sur Quantité	20+ In Stock

20.00	-	3.00	Protected Silver (450-10000nm)	R _{avg} >98% @ 450 - 2000nm R _{avg} >98% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#89-479	€34,51 Prix sur Quantité	7 In Stock
-	15.0 x 21.0	3.00	Protected Silver (450-10000nm)	R _{avg} >98% @ 450 - 2000nm R _{avg} >98% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#89-477	€30,64 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	15.0 x 15.0	3.00	Protected Silver (450-10000nm)	R _{avg} >98% @ 450 - 2000nm R _{avg} >98% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#89-476	€30,64 Prix sur Quantité	20+ In Stock
15.00	-	3.00	Protected Silver (450-10000nm)	R _{avg} >98% @ 450 - 2000nm R _{avg} >98% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#89-475	€30,64 Prix sur Quantité	11 In Stock
-	17.50 x 25.00	3.00	Protected Silver (450-10000nm)	R _{avg} >98% @ 450 - 800nm @ 0° AOI R _{avg} >98.5% @ 2000 - 10,000nm @ 0° AOI	4 - 6λ	#71-422	€34,51 Prix sur Quantité	Contact
-	12.5 x 17.5	2.00	Protected Silver (450-10000nm)	R _{avg} >98% @ 450 - 2000nm R _{avg} >98% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#89-472	€30,64 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	12.5 x 12.5	2.00	Protected Silver (450-10000nm)	R _{avg} >98% @ 450 - 2000nm R _{avg} >98% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#89-471	€30,64 Prix sur Quantité	Contact
12.50	-	2.00	Protected Silver (450-10000nm)	R _{avg} >98% @ 450 - 2000nm R _{avg} >98% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#89-470	€30,64 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	10.0 x 14.0	2.00	Protected Silver (450-10000nm)	R _{avg} >98% @ 450 - 2000nm R _{avg} >98% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#89-469	€30,64 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	10.0 x 10.0	2.00	Protected Silver (450-10000nm)	R _{avg} >98% @ 450 - 2000nm R _{avg} >98% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#89-468	€30,64 Prix sur Quantité	12 In Stock

10.00	-	2.00	Protected Silver (450-10000nm)	R _{avg} >98% @ 450 - 2000nm R _{avg} >98% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#89-467	€30,64 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	8.00 x 11.50	3.00	Protected Silver (450-10000nm)	R _{avg} >98% @ 450 - 800nm @ 0° AOI R _{avg} >98.5% @ 2000 - 10,000nm @ 0° AOI	4 - 6λ	#71-421	€30,64 Prix sur Quantité	14 In Stock
6.35	-	2.00	Protected Silver (450-10000nm)	R _{avg} >98% @ 450 - 2000nm R _{avg} >98% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#89-466	€30,64 Prix sur Quantité	17 In Stock
-	6.0 x 8.5	2.00	Protected Silver (450-10000nm)	R _{avg} >98% @ 450 - 2000nm R _{avg} >98% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#89-465	€30,64 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	6.0 x 6.0	2.00	Protected Silver (450-10000nm)	R _{avg} >98% @ 450 - 2000nm R _{avg} >98% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#89-464	€30,64 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	5.00 x 7.50	2.00	Protected Silver (450-10000nm)	R _{avg} >98% @ 450 - 800nm @ 0° AOI R _{avg} >98.5% @ 2000 - 10,000nm @ 0° AOI	4 - 6λ	#71-420	€30,64 Prix sur Quantité	11 In Stock
-	5.00 x 5.00	2.00	Protected Silver (450-10000nm)	R _{avg} >98% @ 450 - 800nm @ 0° AOI R _{avg} >98.5% @ 2000 - 10,000nm @ 0° AOI	4 - 6λ	#71-419	€30,64 Prix sur Quantité	13 In Stock
5.00	-	2.00	Protected Silver (450-10000nm)	R _{avg} >98% @ 450 - 2000nm R _{avg} >98% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#89-463	€30,64 Prix sur Quantité	5 In Stock
12.70	-	2.00	Protected Silver (450-10000nm)	R _{avg} >98% @ 450 - 800nm R _{avg} >98.5% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#36-040	€30,64 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	12.7 x 12.7	2.00	Protected Silver (450-10000nm)	R _{avg} >98% @ 450 - 800nm R _{avg} >98.5% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#36-041	€30,64 Prix sur Quantité	Contact

18.00	-	3.00	Protected Silver (450-10000nm)	R _{avg} >98% @ 450 - 800nm R _{avg} >98.5% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#36-042	€30,64 Prix sur Quantité	1 In Stock
25.40	-	3.00	Protected Silver (450-10000nm)	R _{avg} >98% @ 450 - 800nm R _{avg} >98.5% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#36-043	€34,51 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	25.4 x 25.4	3.00	Protected Silver (450-10000nm)	R _{avg} >98% @ 450 - 800nm R _{avg} >98.5% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#36-044	€34,51 Prix sur Quantité	20+ In Stock
38.10	-	3.00	Protected Silver (450-10000nm)	R _{avg} >98% @ 450 - 800nm R _{avg} >98.5% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#36-045	€39,40 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	38.1 x 38.1	3.00	Protected Silver (450-10000nm)	R _{avg} >98% @ 450 - 800nm R _{avg} >98.5% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#36-046	€39,40 Prix sur Quantité	20+ In Stock
40.00	-	3.00	Protected Silver (450-10000nm)	R _{avg} >98% @ 450 - 800nm R _{avg} >98.5% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#36-048	€50,99 Prix sur Quantité	20+ In Stock
50.80	-	3.00	Protected Silver (450-10000nm)	R _{avg} >98% @ 450 - 800nm R _{avg} >98.5% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#36-049	€50,99 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	50.8 x 50.8	3.00	Protected Silver (450-10000nm)	R _{avg} >98% @ 450 - 800nm R _{avg} >98.5% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#36-050	€50,99 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	60.0 x 85.0	3.00	Protected Silver (450-10000nm)	R _{avg} >98% @ 450 - 800nm R _{avg} >98.5% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#36-051	€70,56 Prix sur Quantité	14 In Stock
-	63.50 x 88.90	3.00	Protected Silver (450-10000nm)	R _{avg} >98% @ 450 - 800nm @ 0° AOI R _{avg} >98.5% @ 2000 - 10,000nm @ 0° AOI	4 - 6λ	#71-425	€82,40 Prix sur Quantité	6 In Stock

75.00	-	3.00	Protected Silver (450-10000nm)	R _{avg} >98% @ 450 - 800nm R _{avg} >98.5% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#36-053	€70,56 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	75.0 x 75.0	3.00	Protected Silver (450-10000nm)	R _{avg} >98% @ 450 - 800nm R _{avg} >98.5% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#36-054	€70,56 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	75.0 x 100.0	3.00	Protected Silver (450-10000nm)	R _{avg} >98% @ 450 - 800nm R _{avg} >98.5% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#36-055	€70,56 Prix sur Quantité	20+ In Stock
76.20	-	3.00	Protected Silver (450-10000nm)	R _{avg} >98% @ 450 - 800nm R _{avg} >98.5% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#36-056	€70,56 Prix sur Quantité	12 In Stock
-	76.2 x 76.2	3.00	Protected Silver (450-10000nm)	R _{avg} >98% @ 450 - 800nm R _{avg} >98.5% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#36-057	€70,56 Prix sur Quantité	15 In Stock
100.00	-	3.00	Protected Silver (450-10000nm)	R _{avg} >98% @ 450 - 800nm R _{avg} >98.5% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#22-443	€196,73 Prix sur Quantité	4 In Stock
-	100.0 x 100.0	3.00	Protected Silver (450-10000nm)	R _{avg} >98% @ 450 - 800nm R _{avg} >98.5% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#22-444	€196,73 Prix sur Quantité	14 In Stock
-	125.0 x 125.0	3.00	Protected Silver (450-10000nm)	R _{avg} >98% @ 450 - 800nm R _{avg} >98.5% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#22-448	€271,92 Prix sur Quantité	10 In Stock
-	150.0 x 150.0	3.00	Protected Silver (450-10000nm)	R _{avg} >98% @ 450 - 800nm R _{avg} >98.5% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ	#22-452	€380,07 Prix sur Quantité	7 In Stock

[#22-454 Nouveau](#)



Nouveau

Lancé sur
notre site
Web
avant d
être
publié au
nouveau
catalogue.
Soyez le
premier à
en profiter
!

-	200.0 x 200.0	3.00	Protected Silver (450-10000nm)	R _{avg} >98% @ 450 - 800nm R _{avg} >98.5% @ 2000 - 10,000nm	4 - 6λ		€597,40 Prix sur Quantité	3 In Stock
-	5.0 x 5.0	2.00	Enhanced Aluminum (450-650nm)	R _{avg} ≥95% @ 450 - 650nm @ 45°	4 - 6λ	#71-408	€26,27 Prix sur Quantité	8 In Stock
-	5.0 x 7.5	2.00	Enhanced Aluminum (450-650nm)	R _{avg} ≥95% @ 450 - 650nm @ 45°	4 - 6λ	#71-409	€26,27 Prix sur Quantité	9 In Stock
-	8.0 x 11.5	2.00	Enhanced Aluminum (450-650nm)	R _{avg} ≥95% @ 450 - 650nm @ 45°	4 - 6λ	#71-410	€26,27 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	17.5 x 25.0	3.00	Enhanced Aluminum (450-650nm)	R _{avg} ≥95% @ 450 - 650nm @ 45°	4 - 6λ	#71-411	€26,27 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	30.0 x 42.0	3.00	Enhanced Aluminum (450-650nm)	R _{avg} ≥95% @ 450 - 650nm @ 45°	4 - 6λ	#71-412	€32,96 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	40.0 x 57.5	3.00	Enhanced Aluminum (450-650nm)	R _{avg} ≥95% @ 450 - 650nm @ 45°	4 - 6λ	#71-413	€42,23 Prix sur Quantité	14 In Stock
-	63.5 x 88.9	3.00	Enhanced Aluminum (450-650nm)	R _{avg} ≥95% @ 450 - 650nm @ 45°	4 - 6λ	#71-414	€50,99 Prix sur Quantité	7 In Stock
-	85.0 x 120.0	3.00	Enhanced Aluminum (450-650nm)	R _{avg} ≥95% @ 450 - 650nm @ 45°	4 - 6λ	#71-415	€55,11 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	100.0 x 140.0	3.00	Enhanced Aluminum (450-650nm)	R _{avg} ≥95% @ 450 - 650nm @ 45°	4 - 6λ	#71-416	€76,22 Prix sur Quantité	20+ In Stock

-	125.00 x 175.00	3.00	Enhanced Aluminum (450- 650nm)	$R_{avg} \geq 95\%$ @ 450 - 650nm @ 45°	4 - 6λ	#29-413	€90,64 Prix sur Quantité	11 In Stock
225.00	-	3.00	Enhanced Aluminum (450- 650nm)	$R_{avg} \geq 95\%$ @ 450 - 650nm @ 45°	4 - 6λ	#29-414	€141,11 Prix sur Quantité	8 In Stock
-	225.00 x 225.00	3.00	Enhanced Aluminum (450- 650nm)	$R_{avg} \geq 95\%$ @ 450 - 650nm @ 45°	4 - 6λ	#29-415	€141,11 Prix sur Quantité	11 In Stock
250.00	-	3.00	Enhanced Aluminum (450- 650nm)	$R_{avg} \geq 95\%$ @ 450 - 650nm @ 45°	4 - 6λ	#29-416	€157,59 Prix sur Quantité	7 In Stock
-	250.00 x 250.00	3.00	Enhanced Aluminum (450- 650nm)	$R_{avg} \geq 95\%$ @ 450 - 650nm @ 45°	4 - 6λ	#29-417	€157,59 Prix sur Quantité	9 In Stock
-	250.00 x 350.00	3.00	Enhanced Aluminum (450- 650nm)	$R_{avg} \geq 95\%$ @ 450 - 650nm @ 45°	4 - 6λ	#29-418	€206,00 Prix sur Quantité	8 In Stock
300.00	-	3.00	Enhanced Aluminum (450- 650nm)	$R_{avg} \geq 95\%$ @ 450 - 650nm @ 45°	4 - 6λ	#29-419	€190,55 Prix sur Quantité	2 In Stock
-	300.00 x 300.00	3.00	Enhanced Aluminum (450- 650nm)	$R_{avg} \geq 95\%$ @ 450 - 650nm @ 45°	4 - 6λ	#29-420	€190,55 Prix sur Quantité	14 In Stock
-	400.0 x 400.0	3.00	Enhanced Aluminum (450- 650nm)	$R_{avg} \geq 95\%$ @ 450 - 650nm @ 45°	4 - 6λ	#71-417	€326,51 Prix sur Quantité	15 In Stock
-	500.0 x 500.0	3.00	Enhanced Aluminum (450- 650nm)	$R_{avg} \geq 95\%$ @ 450 - 650nm @ 45°	4 - 6λ	#71-418	€434,66 Prix sur Quantité	9 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK

Téléphone: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com